

Selectiekaart

Gemotoriseerde 2-weg kogelafsluiters type AMZ voor toepassingen in stadsverwarming en zoneregelingen

Stekkerklare setverpakkingen AMZ

Een robuust uitgevoerde gemotoriseerde kogelafsluiter is de basis van deze plug & play oplossing voor stadswarmte- en zoneregelingen. Standaard is de set voorzien van een eindcontact waardoor u nu met één set altijd de juiste oplossing in handen heeft.

Om kostbare tijd te besparen zijn alle componenten compleet elektrisch op elkaar aangesloten. Ook de LED-indicatie is een nieuwe handige feature waardoor u in 1 oogopslag kunt zien of de afsluiter geopend of gesloten is.

Bestelinformatie:

Type	Uitvoering	Artikelnr.
AMZ-112 SES	Rp 3/4" (inw.)	082G5428
AMZ-112 SES	2 x 22 mm knel	082G5425

Eigenschappen:

Eindcontact:	6 A (24V AC, 230V AC) Wisselcontact
Max. bedrijfsdruk:	PN40
Max. drukverschil:	6 Bar
Besturing:	2-punts (open / dicht)
Behuizing:	IP42
Opgenomen vermogen:	max. 3,5 W (<0,2 W standby)
Looptijd:	30 seconden bij een sluitkracht van 5 Nm 60 seconden bij een sluitkracht van 10 of 15 Nm



Klok- en kamerthermostaten

2-draads thermostaten

Type	Uitvoering	Voeding	Artikelnr.
RET2000B	Kamerthermostaat	2 x AA Batterijen	087N6441
TP7001	Klokthermostaat	2 x AA Batterijen	087N8005

Draadloze sets

Type	Uitvoering	Levering	Artikelnr.
RET2000B-RF + RX1-S	Kamerthermostaat	Set incl. RX1-S ontvanger	087N6444
TP7000-RF + RX-1	Klokthermostaat	Set incl. RX-1 ontvanger	087N7418



Applicatievoorbeelden:


Stadsverwarming 2-draads



Stadsverwarming draadloos



Zoneregeling

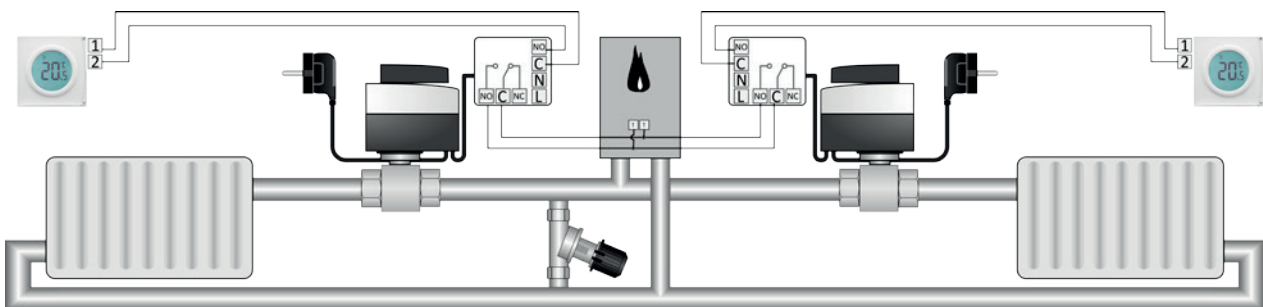

Vloerverwarming

