

ENGINEERING
TOMORROW


Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник


Промислова автоматика


Листопад 2018

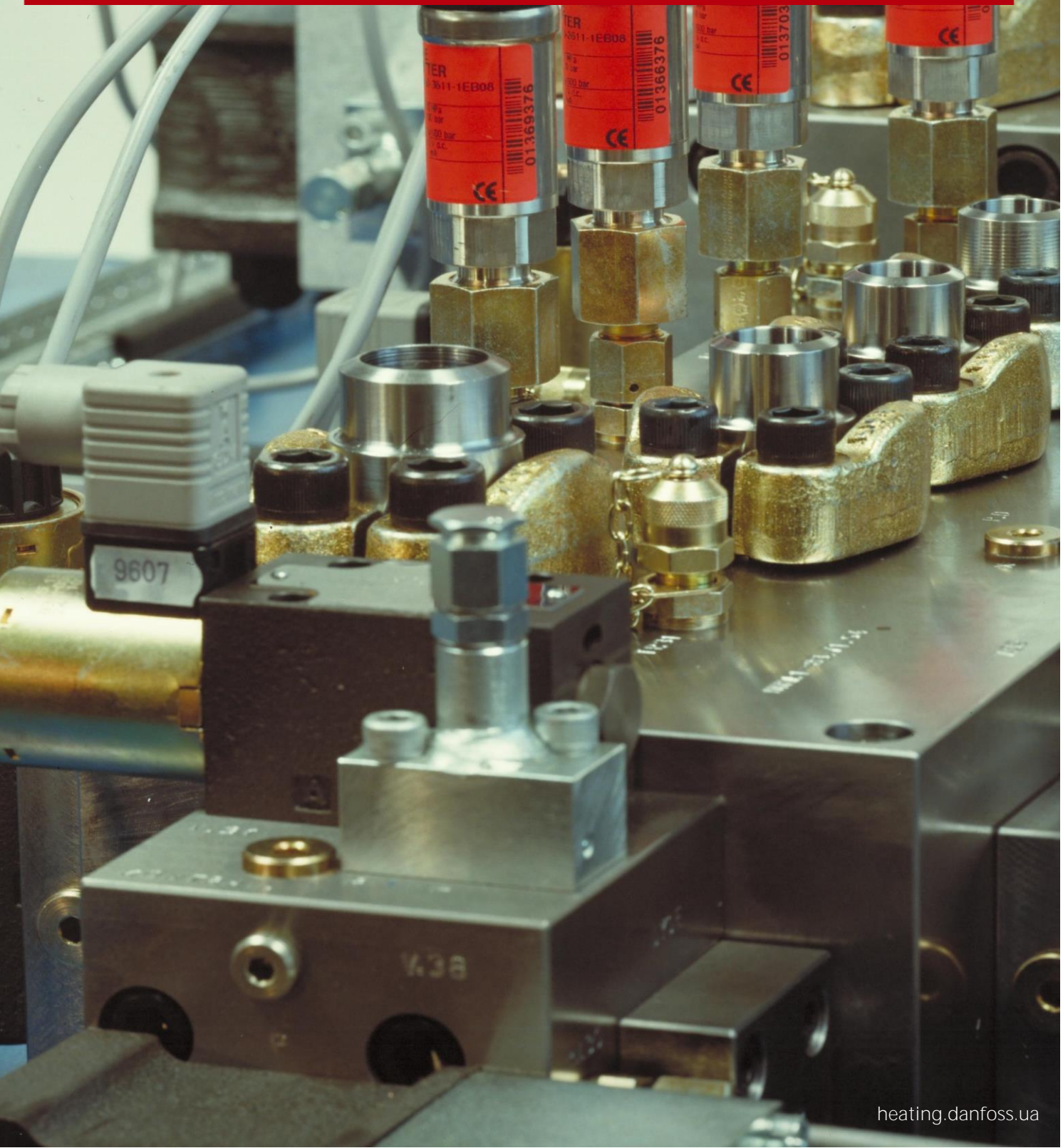



Код	Тип	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м ³ /год	Підключення	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV250 B (для систем з низьким перепадом тиску)									
	032U5250	NC	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	EV250B 10BD G38E NC	4 112,00	B
	032U5252	NC	12	0 - 10	4	G 1/2"	EV250B 12BD G12E NC	4 521,00	A
	032U5254	NC	18	0 - 10	6	G 3/4"	EV250B 18BD G34E NC	6 716,00	A
	032U5256	NC	22	0 - 10	7	G 1"	EV250B 22BD G1E NC	7 742,00	A
	032U5350	NO	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	EV250B 10BD G38E NO	5 752,00	B
	032U5352	NO	12	0 - 10	4	G 1/2"	EV250B 12BD G12E NO	6 333,00	B
	032U5354	NO	18	0 - 10	6	G 3/4"	EV250B 18BD G34E NO	9 398,00	B
	032U5356	NO	22	0 - 10	7	G 1"	EV250B 22BD G1E NO	10 837,00	B

Код	Тип	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м ³ /год	Підключення	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV220 B (для систем з високим перепадом тиску)									
	032U1236	NC	6	0,1 - 20	0,7	G 1/4"	EV220B 6B G14E NC	1 917,00	B
	032U1246	NC	10	0,1 - 20	1,5	G 3/8"	EV220B 10B G38E NC	2 287,00	A
	032U7115	NC	15	0,3 - 16	4	G 1/2"	EV220B 15B G12E NC	3 838,00	A
	032U7120	NC	20	0,3 - 16	8	G 3/4"	EV220B 20B G34E NC	6 643,00	A
	032U7125	NC	25	0,3 - 16	11	G 1"	EV220B 25B G1E NC	7 379,00	A
	032U7132	NC	32	0,3 - 16	18	G 1 1/4"	EV220B 32B G114E NC	10 860,00	A
	032U7140	NC	40	0,3 - 16	24	G 1 1/2"	EV220B 40B G112E NC	12 870,00	A
	032U7150	NC	50	0,3 - 16	40	G 2"	EV220B 50B G2E NC	15 936,00	A

	016D6065	NC	65	0,25 - 10	50	FL 2 1/2"	EV220B 65CI FL10E NC	64 964,00	B
	016D6080	NC	80	0,25 - 10	75	FL 3"	EV220B 80CI FL10E NC	84 497,00	B
	016D6100	NC	100	0,25 - 10	130	FL 4"	EV220B 100CI FL10E NC	98 043,00	B

	032U7390	Прилад для ручного відкриття (аксесуар) клапанів EV220B 15-100 типу NC						13 947,00	B
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	---

	032U1238	NO	6	0,1 - 10	0,7	G 3/8"	EV220B 6B G38E NO	3 689,00	B
	032U7117	NO	15	0,3 - 16	4	G 1/2"	EV220B 15B G12E NO	5 610,00	A
	032U7122	NO	20	0,3 - 16	8	G 3/4"	EV220B 20B G34E NO	8 709,00	B
	032U7127	NO	25	0,3 - 16	11	G 1"	EV220B 25B G1E NO	11 659,00	B
	032U7134	NO	32	0,3 - 16	18	G 1 1/4"	EV220B 32B G114E NO	16 012,00	B
	032U7142	NO	40	0,3 - 10	24	G 1 1/2"	EV220B 40B G112E NO	18 523,00	B
	032U7152	NO	50	0,3 - 10	40	G 2"	EV220B 50B G2E NO	22 358,00	B

	032U0296	Шток NO до електромагнітного клапану EV220B 65-100						3 032,00	B
ПРИМІТКИ: 1) для замовлення NO клапанів DN65-100 необхідно замовити шток NO код 032U0296 та NC клапани коди 016D6065, 016D6080, 016D6100									

Код	Тип	Напруга і потужність	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Котушки для електромагнітних клапанів EV220-250						
	018F7351	BB230AS	230В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	782,00	A
	018F7358	BB024AS	24В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	782,00	A
	018F7396	BB012DS	12В п.с., 18Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	875,00	B
	018F7397	BB024DS	24В п.с., 18Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	875,00	A
	042N0156	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BB, BQ, BN, клас захисту IP65			298,00	A











 


Код	Тип	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м ³ /год	Підключення	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV220W (для систем антипотоп - нормально відкриті в комплекті з котушкою і роз'ємом)									
	042U436432	NO	14	0,3 - 16	4	G 1/2"	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	3 096,00	В
	042U436419	NO	14	0,3 - 16	4	G 1/2"	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	3 096,00	В
	042U436402	NO	14	0,3 - 16	4	G 1/2"	24 В пост. ст., 6,5 Вт	3 096,00	В
	042U436532	NO	18	0,3 - 16	7	G 3/4"	230 В, 50/60 Гц, 8 Вт	3 664,00	В
	042U436519	NO	18	0,3 - 16	7	G 3/4"	24 В, 50/60 Гц, 9,5 Вт	3 664,00	В
	042U436502	NO	18	0,3 - 16	7	G 3/4"	24 В пост. ст., 6,5 Вт	3 664,00	В

Код	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м ³ /год	Підключення	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV225 В (для водяної пари)							
	032U3802	6	0,2 - 10	0,9	G 1/4"	5 132,00	В
	032U3803	10	0,2 - 10	2,2	G 3/8"	5 366,00	В
	032U3805	15	0,2 - 10	3	G 1/2"	7 768,00	В
	032U3806	20	0,2 - 10	5	G 3/4"	8 963,00	В
	032U3807	25	0,2 - 10	6	G 1"	10 306,00	В

Код	Тип	Напруга і потужність	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Котушки для електромагнітних клапанів EV225						
	018F4511	BQ230AS	230В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	3 798,00	В
	018F4517	BQ024AS	24В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	3 798,00	В
	018F6968	BN024DS	24В п.с., 20Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	1 141,00	В
	042N0156	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BV, BQ, BN, клас захисту IP65			298,00	А


Код	Тип	Діапазон, бар	Підключення	Вихідний сигнал	Температура середовища, °С	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Датчики тиску MBS								
	060G1124	MBS 3000	0 - 6	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G1125	MBS 3000	0 - 10	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G1133	MBS 3000	0 - 16	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G1540	MBS 3000	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	В
	060G1541	MBS 3000	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G1413	MBS 3000	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °С	4 653,00	В
	060G3902	MBS 3000	0 - 6	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G1650	MBS 3000	0 - 10	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G3813	MBS 3000	0 - 16	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G3857	MBS 3000	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	В
	060G3984	MBS 3000	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	А
	060G5561	MBS 3000	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °С	4 653,00	В


Код	Тип	Діапазон, бар	Підключення	Вихідний сигнал	Температура середовища, °С	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Датчики тиску MBS для високотемпературних середовищ								
	060G1874	MBS 3200	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°С	8 203,00	А
	060G1875	MBS 3200	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°С	8 203,00	А
	060G1876	MBS 3200	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°С	8 203,00	А
	060G5617	MBS 3200	0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°С	8 203,00	В
	060G1941	MBS 3200	0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°С	8 203,00	В
	060G5870	MBS 3200	0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°С	8 203,00	В

Код	Тип	Діапазон налаштування, бар	Диференціал, бар	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності
Реле тиску						
	031E021066	CS	2,0 - 6,0	0,72 - 2,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 10 бар	1 601,00 A
	031E023066	CS	4,0 - 12,0	1,0 - 4,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 20 бар	1 601,00 B
	031E025066	CS	7,0 - 20,0	2,0 - 7,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 32 бар	1 727,00 B
	060-121766	KPI 35	-0,2...8	0,4...1,5	G1/4A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 222,00 A
	060-121966	KPI 35	-0,2...8	0,5...2,0	G1/4A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 222,00 A
	060-118966	KPI 36	4,0 - 12,0	0,5 - 1,6	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 222,00 A
	060-508166	KPI 38	8,0 - 28,0	1,8 - 6,0	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 30 бар	3 222,00 A
	017B0010	BCP 3	0 - 6,0	0,7 - 1,4	G 1/2 A; автоматичне; IP 65; 16 бар	8 382,00 A
	017B0062	BCP 3L	0 - 6,0	0,4	G 1/2 A; мін. скидання; IP 65; 16 бар	9 334,00 B
	017B0014	BCP 4	1,0 - 10,0	1,0 - 2,5	G 1/2 A; автоматичне; IP 65; 25 бар	8 783,00 A
	017B0066	BCP 4L	1,0 - 10,0	0,45	G 1/2 A; мін. скидання; IP 65; 25 бар	10 595,00 B
	017-523766	RT 200	0,2 - 6,0	0,25 - 1,20	G 3/8 A; автоматичне; IP 66; 22 бар	6 761,00 A
	017-523966	RT 200	0,2 - 6,0	0,25	G 3/8 A; мін. скидання; IP 54; 22 бар	9 249,00 B
	017D002766	RT 262A диференц.	0 - 0,3	0,035	G 3/8 A; автоматичне; IP 66; 11 бар	14 759,00 A
	061G4066	YNS-C106X WM08 диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/4; автоматичне; IP 62; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-017166, потрібно 2 шт.	10 610,00 B
	061G4068	YNS-C106X диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/4; автоматичне; IP 20; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-017166, потрібно 2 шт.	5 195,00 A
	061G4080	YNS-C106X M08Q002 диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/2; автоматичне; IP 20; 15 бар; опція окремо: капілярна трубка 060-016966, потрібно 2 шт.	5 195,00 A
Код	Тип	Рівень Н, м	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Датчики рівня (реле тиску) RT						
	017-519666	RT 113	0 - 3	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8 A; перепад висоти 0,1 - 0,5 м	8 895,00 A	
	017-519166	RT 112	1 - 11	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8 A; перепад висоти 0,7 - 1,6 м	6 761,00 A	
Код	Тип	Діапазон налаштування, °C	Диференціал, °C	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності
Реле температури KP						
	060L118466	KP 78	30 - 90	5 - 15	Циліндричний датчик з капіляром 2м; IP30	3 766,00 A
	060L112566	KP 81	80 - 150	7 - 20	Циліндричний датчик з капіляром 2м; IP30	3 766,00 A
	060L117166	KP 75	0 - 40	3 - 10	Кімнатний датчик; IP30	3 766,00 A
Код	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності			
Акcesуари до реле тиску і температури						
	060-105566	Настінний кронштейн для KP	149,00 A			
	060-105666	Настінний кронштейн кутовий для KP	162,00 A			
	060-105966	Кабельний ущільнювач Pg 135	363,00 B			
	060-109766	Кришка верхня для KP	218,00 B			
	060-003166	Кришка захисна для KP (IP 44)	139,00 A			
	060-033066	Кришка захисна для KP (IP 55)	406,00 A			
	017-437066	Гільза термобалона для реле температури KP	979,00 A			
	017-421966	Перехідник G 1/2" - G 3/8" для RT	870,00 B			
	060-017166	Капілярна трубка G 1/4", мідь (довжина 1 м) для реле тиску	347,00 A			
	060-104766	Капілярна трубка G 3/8", мідь (довжина 1,5 м) для реле тиску	1 424,00 A			
	060-016966	Капілярна трубка G 1/2", нержавіюча сталь (довжина 1 м) для реле тиску	1 760,00 A			

Код	Тип	Чутливий елемент	Глибина занурення	Підключення	Вихідний сигнал	Діапазон температури, °C	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Датчики температури MBT									
	084Z6036	MBT 153	1 x Pt 100	Каб. 3,5м		Резист.	-50 до +200°C	993,00	A
	084Z6039	MBT 153	1 x Pt 1000	Каб. 3,5м		Резист.	-50 до +200°C	2 010,00	B
	084Z4030	MBT 3560	1 x Pt 1000	50 мм	G 1/4" A	4 - 20 mA	-50 до +200°C	4 422,00	A
	084Z4031	MBT 3560	1 x Pt 1000	100 мм	G 1/4" A	4 - 20 mA	-50 до +200°C	4 422,00	A

Код	Тип	Температура середовища, °C	Діаметр трубопроводів для монтажу	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Реле протоку							
	061H4000	FQS-U30G	+5...+80 °C	G 1-6"	G 1A; IP20; 10 бар, <i>лопатка</i> - мідь	3 876,00	A
	061H4013	FQS-O30GQ9	+5...+100 °C	G 1-6"	G 1A; IP20; 10 бар; <i>лопатка</i> - нерж. сталь	5 803,00	B

Навантаження AC-3									
Код	Тип	U_{er} 230-240 В, кВт	U_{er} 400-690В, кВт	I_{er} А	I_{th} (AC-1) Open, А	Основні контакти / Вбудований блок-контакт	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
Мініконтактори CI 5 (з котушкою змінного струму 230 В / 50 Гц)									
	037H350132	CI 5-2	—	—	—	10 (AC-12)	— / 2NO + 2NC	959,00	B
	037H350632	CI 5-9	3,0	4,0	8,5	20	4 / —	1 139,00	A
	037H350732	CI 5-12	3,0	5,5	11,5	20	3 / 1 NO	1 258,00	B

Контактори CI 15 - 45									
(з котушкою змінного струму 230 В / 50 Гц)									
Код	Тип	U_{er} 230-240 В, кВт	U_{er} 400-690В, кВт	I_{er} А	I_{th} (AC-1) Open, А	Основні контакти / Вбудований блок-контакт	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
	037H004932	CI 15	4,0	7,5	16	25	3 / 1 - 4	914,00	B
	037H004132	CI 16	4,0	7,5	16	40	3 / 1 - 4	1 166,00	B
	037H005532	CI 30	8,5	15,0	32	40	3 / 1 - 4	1 730,00	B
	037H006132	CI 32	8,5	15,0	32	63	3 / 1 - 4	2 464,00	B
	037H007132	CI 45	11,0	22,0	45	80	3 / 1 - 4	3 032,00	B